



东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司

DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI)ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

产品承认书

客户名称： 立创商城

产品名称： Y1 交流陶瓷电容器

规格描述： JT Y5U-102M/400V F10*L15

产品编码： JCY12E102M2GF0150A060BF

客户料号： _____

制作日期： 2022-08-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章 
黄洋凯	邓光彦	王砚剑	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论：
			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它：

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，
订货合同按此样品执行交货。

供应商信息：

地址：东莞市厚街镇三屯村上屯上涌路 28 号 C 栋四楼

电话：+86 769 85885761

传真：+86 769 85885771

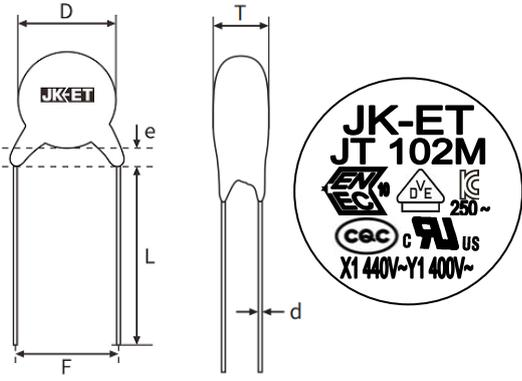
邮箱：qe@jk-et.com

网址：http://www.jk-et.com

JK-ET**东莞市健坤(健而威)电子科技有限公司**

DONGGUAN JIANKUN(JIANERWEI)ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD

产品承认规格

客户名称	台强	日期	2022-04-26				
产品名称	Y1 交流陶瓷电容器	执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4				
规格描述	JT Y5U-102M/400V F10*L15	产品编码	JCY12E102M2GF0150A060BF				
客户料号							
1.温度特性的温度范围	-25℃~+85℃						
2.工作温度范围	-25℃~+125℃						
3.外观要求	产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。						
4.印字、尺寸标准(mm)	实测记录						
	D	7.5±1.0	7.36	7.45	7.34	7.42	7.25
	T	4.0±0.8	4.00	4.12	4.12	4.06	3.96
	F	10.0±0.8	10.08	10.00	10.02	10.16	10.11
	L	15.0±2.0	15.12	15.36	15.00	14.82	15.44
	d	0.55±0.05	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	e	3.0max	1.25	1.00	1.33	1.02	1.00
5.性能标准	实测记录						
电容量	1000PF ±20%	1022	1052	1044	988	1006	
损耗角	≤0.025	0.40	0.38	0.41	0.44	0.50	
耐电压	无击穿无飞弧 4000VAC 60S	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
绝缘电阻	≥10GΩ (100VDC 充电 60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2672 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪						
测试条件	1KHz 1.0V 25±3℃ 55±30%RH						

6.产品认证			
认证机构	符号	认证标准	证书号
CQC		IEC 60384-14 2005	CQC12001082600
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10	E340699
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)	40041534
KTL		KC 60384-14(2015-09) KC 60384-1(2015-09)	SU03082-16002
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准		
8.包装标准	散装 1000PCS/包		